
 


品番：EA819EH-9

品名：19.0x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

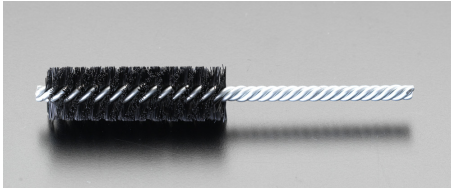

販売価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		



チューブブラシのタイプについて

- シングルねじり・シングルステム型**  
ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。  
一般的にボルト洗浄や、磨き・クリーニングなどの用途に使用されます。磨き仕上げや研磨にも対応します。
- シングルねじり・ダブルステム型**  
ボルト・ナット・母線の洗浄・研磨に、効果的であり、高い洗浄力を実現します。また、磨き仕上げや研磨にも対応します。
- ダブルねじり・ダブルステム型**  
ボルト・ナット・母線の洗浄・研磨に、効果的であり、高い洗浄力を実現します。また、磨き仕上げや研磨にも対応します。

- 刷毛の特徴
- ナイロン毛 - 柔らかく磨き仕上げの効果が得られる。
  - ステンレス鋼毛 - 硬質で、磨き仕上げの効果が得られる。
  - 銅毛 - 磨き仕上げの効果が得られる。
  - 鉄毛 - 硬質で磨き仕上げの効果が得られる。
  - 鋼毛 - 硬質で磨き仕上げの効果が得られる。
  - 鋼毛 - 硬質で磨き仕上げの効果が得られる。



項目	単位	値
全長	mm	140
軸径	mm	19
ブラシ径	mm	19
ブラシ長	mm	64

仕様

ダブルねじり、ダブルステム型			
ブラシ材質	ナイロン	全長	140mm
軸径	5.9mm	ブラシ径	19mm
ブラシ長	64mm		
研磨作業やクリーニング等に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.