


品番：EA819EJ-2

品名：7.9x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)

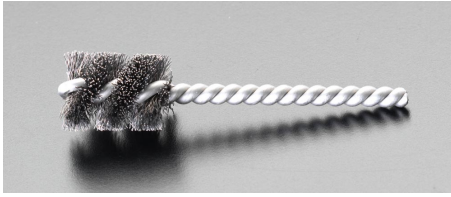

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 765円(税抜) / 842円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 765円(税抜) / 842円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 58 (2026/06/24 17:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0983ページ                       |      |   |

**チューブブラシのタイプについて**

**シングルねじり・シングルステム型**  
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。

**ダブルねじり・ダブルステム型**  
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。

仕様

|                                  |            |      |               |
|----------------------------------|------------|------|---------------|
| シングルねじり、シングルステム型                 |            |      |               |
| ブラシ材質                            | ハイカーボンスチール | ブラシ長 | 25mm          |
| 全長                               | 90mm       | 軸径   | 約3mm          |
| ブラシ径                             | 7.9mm      | 適用   | スチール、ステンレス、真鍮 |
| 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に   |            |      |               |
| 細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 |            |      |               |
| 電動・手動兼用                          |            |      |               |

代替品

|  |      |           |
|--|------|-----------|
|  | 品番   | EA819EK-2 |
|  | コメント | 材質        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.