


品番：EA819EL-4

品名：11.1x90mm パワーブラシ(真鍮製)

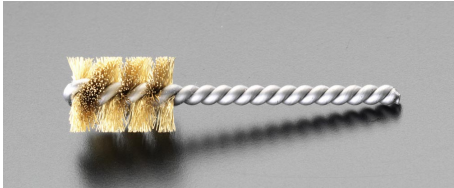

販売価格	740円(税抜)／ 814円(税込)			
カタログ価格	740円(税抜)／814円(税込)			
在庫数	最新在庫: 35 （2025/12/17 13:31現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1022ページ			



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型

本が管内部に突き当たるのを防止し、ねじりによって管壁にやさしく清掃を行います。
一般的にパイプ内洗浄や、細径のクリーニングなどに適しています。
管壁にやさしく、管径に合わせた長さで、管壁にやさしく清掃を行います。

シングルねじり・ダブルステム型

本が管内部に突き当たるのを防止し、ねじりによって管壁にやさしく清掃を行います。
一般的にパイプ内洗浄や、細径のクリーニングなどに適しています。
管壁にやさしく、管径に合わせた長さで、管壁にやさしく清掃を行います。

ダブルねじり・ダブルステム型

本が管内部に突き当たるのを防止し、ねじりによって管壁にやさしく清掃を行います。
一般的にパイプ内洗浄や、細径のクリーニングなどに適しています。
管壁にやさしく、管径に合わせた長さで、管壁にやさしく清掃を行います。

- 刷毛の特徴
- ・ナイロン毛 - 弾力があり磨き効果が高く、丈夫で長持ちの特性です。
 - ・ステンレス鋼毛 - 耐食性、耐アブラ性に優れている。研磨効果にすぐれています。
 - ・羊毛 - 極細な繊維で、管壁をやさしく磨き、管の内部の汚れを落とすのに効果的です。
 - ・銅毛 - 硬毛で管壁を磨き、管の内部の汚れを落とすのに効果的です。
 - ・特殊 - ステンレス鋼毛の先端を丸く加工し、管壁にやさしく磨き、管の内部の汚れを落とすのに効果的です。



品名	材質	長さ	径	重量
EA819EL-4	真鍮	90mm	11.1mm	100g

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
ブラシ材質	真鍮	全長	90mm
ブラシ長	25mm	ブラシ径	11mm
軸径	約3mm	適用	スチール、ステンレス、真鍮
管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に			
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。			
電動・手動兼用			