


品番 : EA819EP-2

品名：0.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

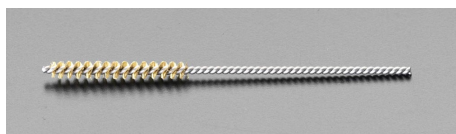

販売価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2025/12/14 18:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ		



原毛の特徴

- ナイロン毛…弾力があがり結実のまとまりがよいのが特徴です。
- ステンレス…耐熱、耐アルカリに優れている。洗剤使用にさびが生じにくい。
- 馬毛…程よい硬さとしなやかさがあり、染の制限が自由でよくまとまるのが特徴です。
- 豚毛…硬毛で弾力と耐熱性に優れています。1本の毛の先端が2～3本に枝分かれしているのが特徴です。
- 貴族…ステンレスよりやや分岐が、加工時に傷つきにくい。洗剤に耐性があるが、洗剤に耐性がない材料も。

チューブブラシのタイプについて



シングルねじり・シングルシステム型

2本の針金同士に使用糸が1本、ねじり加工をします。
一般に最も流通する、価格・クリーニング能力・作業の
経済性に優れています。縫子加工・手早いことが特徴です。



シングルねじり・ダブルシステム型

2本の針金同士は針金の中央に使用糸が1本、ねじり工
作をします。2本の保持針金で、縫子加工が容易なため、
縫子加工が楽なことから、取り回しに便利です。



ダブルねじり・ダブルシステム型

4本の針金同士に使用糸が1本、ねじり加工をします。シング
ルタイプよりも硬度が高くなり、工業的な用途にも適
合。縫子・縫子・縫子・縫子加工が、一般的に2倍に速く

[illegible]

通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
材質	軸:ステンレス、ブラシ:真鍮	全長	74mm
軸径	約0.4mm	ブラシ径	0.8mm
ブラシ長	13mm		
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。			
電動・手動兼用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.