


品番 : EA819EP-5

品名：2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

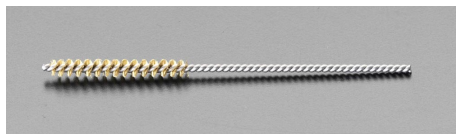

販売価格	1,300円(税抜)／1,430円(税込)			
カタログ価格	1,300円(税抜)／1,430円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:18現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1022ページ			



原毛の特徴

 
- ナイロン毛…弾力があり結実のまとまりがよいのが特徴です。
- ステンレス…耐熱、耐アルカリに優れている。洗濯機にさびが生じにくい。
- 馬毛…程よい硬さとしなやかさがあり、染の制限が自由でよくまとまるのが特徴です。
- 豚毛…硬毛で弾力と耐熱性に優れています。1本の毛の先端が2～3本に枝分かれしているのが特徴です。
- 貴族…ステンレスよりやや分岐く、加工時に傷つきやすい。染色に耐性があるが、素材から

チューブブラシのタイプについて

 **シングルねじり・シングルシステム型**
2本の針金から1本の針金に巻き回し、ねじり加工をします。
一般的に汚れを洗ったり、錆や付着・インジウムなどの
汚損箇所に使用され、施工が迅速・しやすいことが特長です。

 **シングルねじり・ダブルシステム型**
2本針金2本の針金の中央に針金を挿入し、ねじり工
作をします。この保力が高くなり、毛が折れ出ると、異
物を掻き出し、取り除く作業に便利です。

 **ダブル針金ねじり・ダブルシステム型**
4本の針金から1本の針金に巻き回し、ねじり加工をします。シング
ルより毛の弾力性が強く、汚れが落ちやすくなり、洗浄面が
広い。鉄管・取り回し・特定箇所など、工業用として使



通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
材質	軸:ステンレス、ブラシ:真鍮	全長	74mm
軸径	約1mm	ブラシ径	2.0mm
ブラシ長	19mm		
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。			
電動・手動兼用			

代替品

	品番	EA819ER-5
	コメント	材質:ステンレス

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.