


品名：3.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

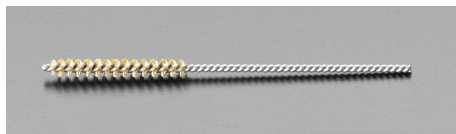

販売価格	875円(税抜)／ 963円(税込)		
カタログ価格	875円(税抜)／963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/15 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ		



原毛の特徴

- ナイロン毛…弾力があり結実のまとまりが良いのが特徴です。
- ステンレス…耐熱、耐アルカリに優れている。洗剤使用にさびが生じにくい。
- 馬毛…程よい硬さとしなやかさがあり、染みの附けが自由でよくまとまるのが特徴です。
- 豚毛…硬毛で弾力と耐熱性に優れています。1本の毛の先端が2～3本に枝分かれしているのが特徴です。
- 貴族…ステンレスよりやや軟らかく、加工時に傷つきやすい。洗剤に耐性材料が使われる。

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
2本の針金から1本を捻じり出し、ねじり加工をします。
一般的に円形に洗ったり、筒状のクリーニングなどに、
活断根に使用され、施工しやすいことが特長です。

シングルねじり・ダブルステム型
2本針金2本の針金の中央に糸を捻じり出し、ねじり
加工をします。芯の強度が高く、糸が溶け出さず、ま
ろくを挿入したり、取り除く作業に便利です。

ダブル針金ねじり・ダブルステム型
4本の針金から2本を捻じり出し、ねじり加工をします。シリン
ダよりさらに柔軟で強く、脱脂性が高いため、洗浄槽の中
心、狭小・隅取り・確認が必要な、工業用として使

[illegible]

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
材質	軸:ステンレス、ブラシ:真鍮	全長	74mm
軸径	約1.6mm	ブラシ径	3.6mm
ブラシ長	25mm		
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。			
電動・手動兼用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.