


品番：EA819ER-4

品名：1.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンス製)

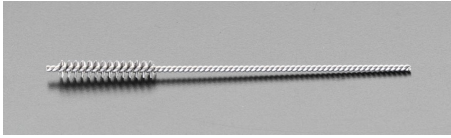

販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 82 (2026/07/01 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 2本の軸で軸を固定し、細い穴に適合します。一般的に最も清潔で、他のクリーニングブラシとの互換性も確保されています。

シングルねじり・ダブルステム型
 2本の軸が軸の両側から固定し、細い穴に適合します。その形状が強く、軸に磨耗するので、異物を取り除くのに効果的です。

ダブルねじり・ダブルステム型
 4本の軸で軸を固定し、細い穴に適合します。シングルよりも強度が高く、磨耗が少なくなります。清潔で強力な洗浄効果が期待できます。

刷毛の特徴

- ナイロン毛が多数の接触のまわりが磨耗しやすいです。
- ステンレス鋼毛、鋼毛が十分に磨耗している、磨耗した部分の交換ができません。
- 刷毛を押し壊すとしなやかさがなくなり、磨耗した部分の交換ができません。
- 刷毛を押し壊すとしなやかさがなくなり、磨耗した部分の交換ができません。
- 刷毛を押し壊すとしなやかさがなくなり、磨耗した部分の交換ができません。

ステンレスブラシ

- 特長: 耐熱、耐アルカリに優れている。研磨剤は必要なく、清潔に保つことができます。
- 用途: 酸化防止剤/水素酸での研磨、ステンレス、アルミの表面の研磨。

通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適

仕様

電動、手動兼用			
シングルねじり、シングルステム型			
材質	軸、ブラシ: ステンレススチール	全長	100mm
軸径	約0.8mm	ブラシ径	1.6mm
ブラシ長	13mm		
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.