



品番 : EA819GA-2

品名 : # 60・ 8x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)

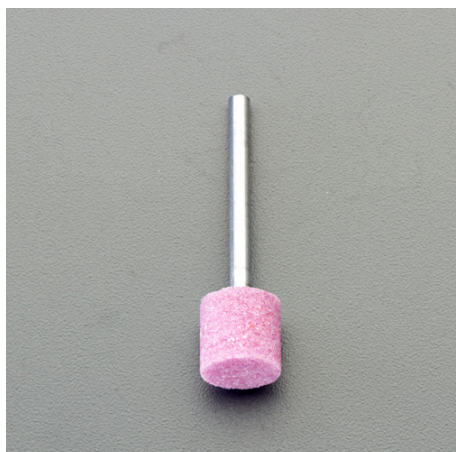

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 330円(税抜) / 363円(税込) | | |
| カタログ価格 | 330円(税抜) / 363円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 51 (2026/06/25 14:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0922ページ | | |

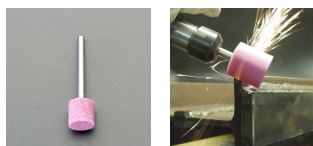

仕様


| | | | |
|--------|------------------|--------|-------------------|
| 直径(mm) | 8 | 高さ(mm) | 10 |
| 推奨回転数 | 47,700~83,500rpm | 粒度 | #60 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |
| 砥粒 | アルミナ | | |

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

| | | | |
|-------|-----|--|--|
| 重量(g) | 3.2 | | |
|-------|-----|--|--|

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

代替品

| | |
|--|----------------------|
|  | 品番 EA819GA-3 コメント |
|--|----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.