


品番：EA819GA-2

品名：# 60・ 8x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)

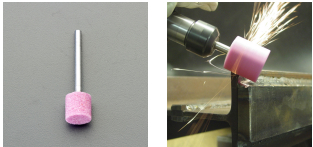


販売価格	330円(税抜)／ 363円(税込)		
カタログ価格	330円(税抜)／363円(税込)		
在庫数	最新在庫: 61 （2026/01/28 06:04現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



仕様

直径(mm)	8	高さ(mm)	10
推奨回転数	47,700～83,500rpm	粒度	#60
軸径	3.0mm	適合材質	スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
砥粒	アルミナ		
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。			
重量(g)	3.2		
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります			

代替品

	品番 EA819GA-3 コメント
--	----------------------