


品番 : EA819GA-4

品名 : # 60・10x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)

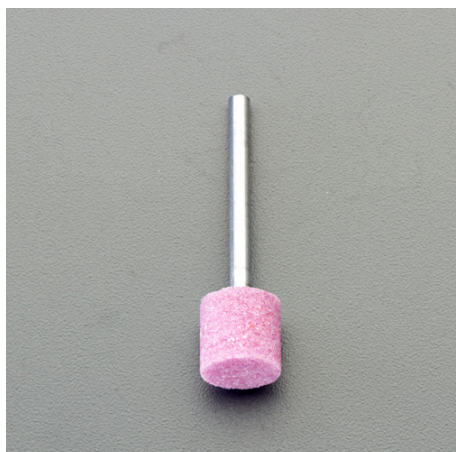

販売価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
カタログ価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 14:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			




#### 仕様

直径(mm)	10	高さ(mm)	10
推奨回転数	38,200~66,800rpm	粒度	#60
軸径	3.0mm	適合材質	スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
砥粒	アルミナ	重量(g)	4.5

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

#### 代替品

	品番 EA819GA-5 コメント
--	----------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.