


品番 : EA819GA-59

品名 : #100・9x 2mm/3mm軸 軸付砥石(PA)

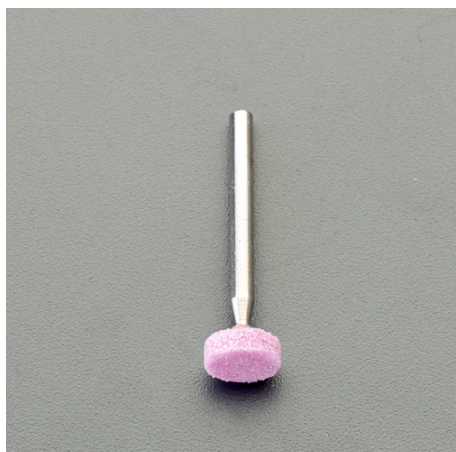

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 395円(税抜) / 435円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 395円(税抜) / 435円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 86 (2026/06/25 15:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0922ページ                       |      |   |



#### 仕様

|        |                  |        |                   |
|--------|------------------|--------|-------------------|
| 直径(mm) | 9                | 高さ(mm) | 2                 |
| 推奨回転数  | 42,900~75,100rpm | 粒度     | #100              |
| 軸径     | 3.0mm            | 適合材質   | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |
| 砥粒     | アルミナ             | 重量(g)  | 2.0               |

※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.