


品番 : EA819GA-6

品名 : #60/80・8x10mm/3mm軸 軸付砥石(PA)

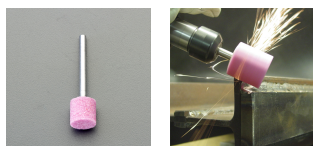

販売価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 84 (2026/04/09 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



仕様

直径(mm)	8	高さ(mm)	10
推奨回転数	47,700~83,500rpm	粒度	#60/#80
軸径	3.0mm	適合材質	スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
砥粒	アルミナ	重量(g)	4.0

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.