


品番 : EA819GF-104

品名 : #320/ 5x10mm 研磨キャップ(先平/5個)

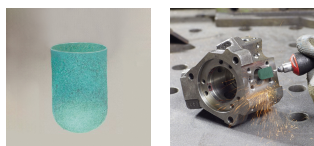

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 25 (2026/04/09 06:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0924ページ                       |      |   |



#### 仕様

|            |        |         |                                |
|------------|--------|---------|--------------------------------|
| 材質         | アルミナ   | 粒度      | #320                           |
| 直径(mm)     | 5      | 高さ(mm)  | 10                             |
| 最大回転数(rpm) | 95,000 | 適合材質    | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 |
| 重量(g)      | 0.18   | 専用マンドレル | EA819GF-181                    |

アルミナに特別なコーティングを施した砥粒により、高い研削力と長寿命を実現しています。

専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.