


品番 : EA819GF-212

品名 : # 80/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)

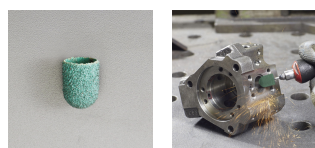

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2026/04/09 07:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0924ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                       |        |         |                                |
|-----------------------|--------|---------|--------------------------------|
| 直径(mm)                | 7      | 高さ(mm)  | 13                             |
| 最大回転数(rpm)            | 65,000 | 粒度      | #80                            |
| 材質                    | アルミナ   | 適合材質    | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 |
| 重量(g)                 | 0.42   | 専用マンドレル | EA819GF-282                    |
| 専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。 |        |         |                                |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。  |        |         |                                |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.