



品番 : EA819GG-213

品名 : # 80/45x30mm 研磨リング(セラミック/5個)

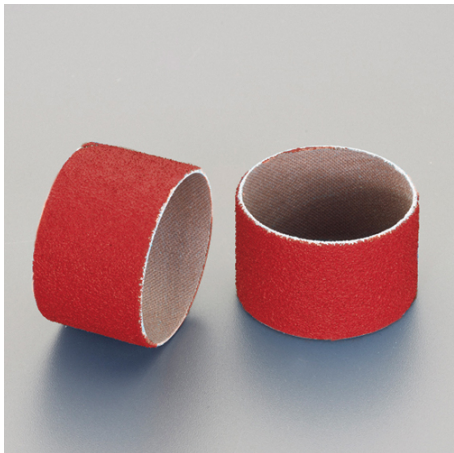

販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/05 03:59現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0943ページ		

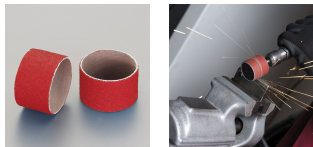

微細な結晶粒界に沿って砥粒の破碎が進む為、切削力の持続性に優れています

#### 仕様

直径(mm)	45	粒度	#80
高さ(mm)	30	最大回転数(rpm)	13,000
重量(g)	10.0	材質	セラミック
適合材質	スチール、ステンレス、鋳鉄	専用アーバー	EA819GG-841

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせでご使用ください。

微細な結晶粒界に沿って砥粒の破碎が進む為、切削力の持続性に優れています。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.