



品番：EA819GG-221

品名：# 40/60x30mm 研磨リング(セラミック/5個)

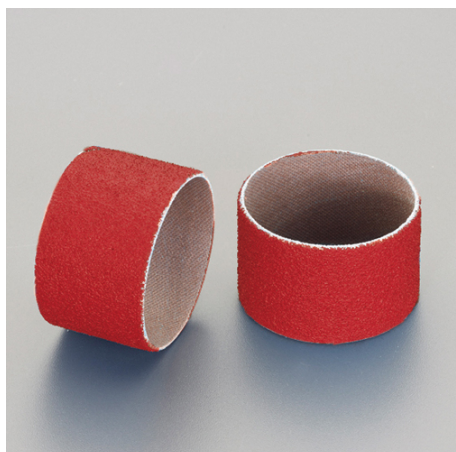

販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/05 04:06現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0943ページ		

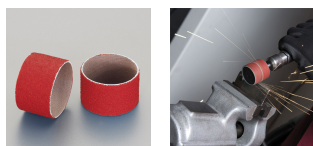

微細な結晶粒界に沿って砥粒の破碎が進む為、切削力の持続性に優れています

#### 仕様

直径(mm)	60	粒度	#40
高さ(mm)	30	最大回転数(rpm)	9,500
重量(g)	16.68	材質	セラミック
適合材質	スチール、ステンレス、鋳鉄	専用アーバー	EA819GG-851

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせでご使用ください。

微細な結晶粒界に沿って砥粒の破碎が進む為、切削力の持続性に優れています。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.