


品番 : EA819HC-5



品名 : 16x16mm/6mm軸 軸付砥石(A 青)

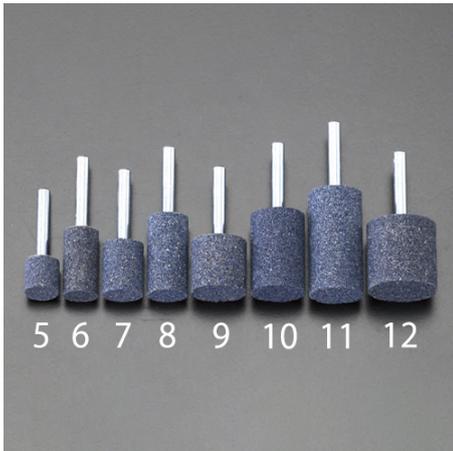

販売価格	305円(税抜) / 336円(税込)		
カタログ価格	305円(税抜) / 336円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/31 17:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0941ページ		



  砥粒の種類と用途
研磨中の加工面に使用される砥粒の形状や大きさによって、加工面を磨く物の目的は異なります。
アルミナ系 - アルミナ系砥粒は、主に鉄鋼、ステンレス鋼、銅、黄銅、鋳鉄、鋳鋼、鋁合金、銅合金、チタン合金、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、特殊鋼、非鉄金属、非金属材料の研磨に使用されます。
WA - 合金鋼、工具鋼、特殊鋼、非鉄金属、非金属材料の研磨に使用されます。
A - 合金鋼、工具鋼、特殊鋼、非鉄金属、非金属材料の研磨に使用されます。
G - 炭素鋼、合金鋼、工具鋼、特殊鋼、非鉄金属、非金属材料の研磨に使用されます。



仕様

直径	16mm	幅	16mm
最大回転数	55,200rpm	軸径	6.0mm
粒度	#36	軸長	38mm
砥粒	A	結合度	P
入数	1本	使用上の注意	・グラインダーの回転数が軸付砥石の最大回転数を超えないこと ・オーバーハング時は常時13mm以下で使用すること

【注意】

- ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを着用して目の安全を確保してください。
- ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
- ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
- ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。さび、さびのある場合はご使用にならないでください。
- ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.