


品番 : EA819HY-8

品名 : 32x32mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)

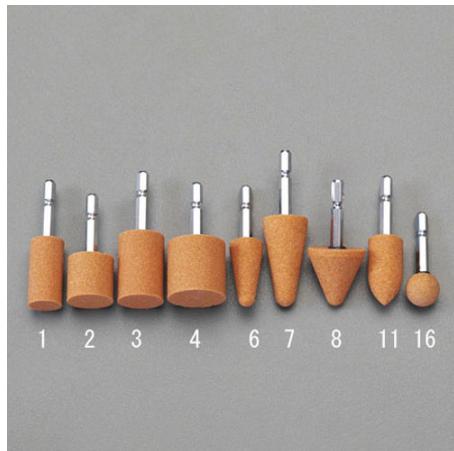

販売価格	640円(税抜)／704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜)／704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/17 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0983ページ		



既存の種類と用途	
研磨や仕上げに用いられる範囲ごとに種類別の 砥石等の用語です。形状によって、加工品を削る力の強弱を よりよく、加工品を削る力の強弱を します。	
アルミナムー、セラミック、ジルコニア等の硬質な 玉子殻などを使用しています。	
PAー一般機械、工具類の入出荷や 包装用、工具類、工作機械の WAー一般機械、工具類、工作機械の Aー一般機械、包装機械、鍛造品、 成形品等の表面仕上げ用等の用途で 使用されています。	
GCOー研削砥石、セラミック、石材、 ガラス等の表面仕上げ用等の用途で 古くから使われています。	

仕様

直径	32mm	幅	32mm
最大回転数	3000rpm	形状	傘
六角軸径	6.35mm	粒度	#60
先端角	47°	用途	合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削 に
重量	43g		

インパクトドライバー対応

装着・脱着が簡単。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.