


品番：EA819J-32

品名：10本組 超硬カッター(6mm軸)

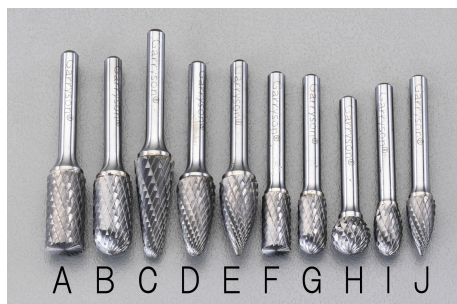

販売価格	62,600円(税抜) / 68,860円(税込)		
カタログ価格	62,600円(税抜) / 68,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 05:24現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0931ページ		



d-max

#### 仕様

<セット内容>10本組 セット 刃径×刃長×全長	A:12×25×70mm B:12×25×70mm C:12×30×75mm D:12×25×70mm E:12×25×70mm F:10×19×65mm G:10×19×65mm H:12×10.8×55mm I:10×16×60mm J:10×19×65mm 各1本入り	材質	タングステンカーバイト
軸径	6.0mm	適合材質	鉄、一般鋼、鋳鉄、銅
ケースサイズ	100×145×40(H)mm		
刃が欠けにくい刃形状。			
d-maxカッター			
d-maxカッターは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。			
刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。			
特に高硬度素材に適します。			
プラスチックケース付			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.