


品番 : EA819JL-6

品名 : 10x27x 177mm / 6mm軸 超硬カッター

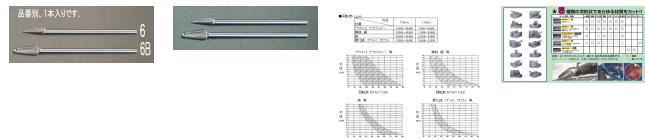

販売価格	7,040円(税抜) / 7,744円(税込)		
カタログ価格	7,040円(税抜) / 7,744円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/17 07:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0930ページ		



仕様

軸径	6mm	刃径	10mm
刃長	27mm	全長	177mm
材質	タングステンカーバイド	適合材質	一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
入数	1本入り	目の種類: ダイヤ目	多目的タイプ。高い研削力によるスマートな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。

【使用上の注意】

- 超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.