



品番：EA819JL-6B

品名：12x30x 180mm/ 6mm軸 超硬カッター

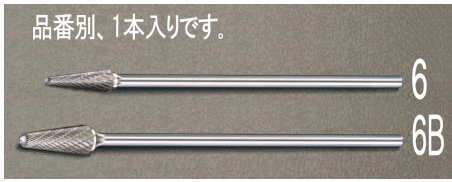

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,630円(税抜) / 9,493円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,630円(税抜) / 9,493円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/21 07:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0930ページ                      |      |   |

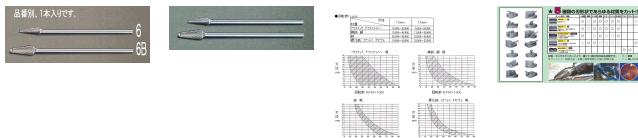

#### 仕様

|    |             |           |   |
|----|-------------|-----------|---|
| 軸径 | 6mm         | 刃径        | 12mm  |
| 刃長 | 30mm        | 全長        | 180mm                                       |
| 材質 | タングステンカーバイド | 適合材質      | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム          |
| 入数 | 1本入り        | 目の種類:ダイヤ目 | 多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 |

#### 【使用上の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.