


品番：EA819MJ-31

品名：50mm/# 36 研磨ディスク

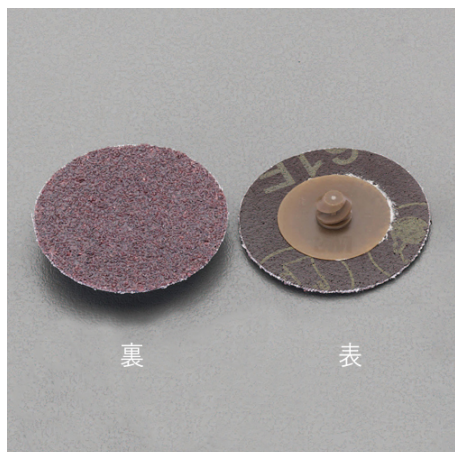

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 165円(税抜) / 182円(税込) | | |
| カタログ価格 | 165円(税抜) / 182円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 98 (2026/04/09 04:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0966ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|-----------|
| メーカー | 3M | 型番 | 361FRD 36 |
| 商品名 | ロロック | 粒度 | #36 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | カラー | 茶 |
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
| 適応ツール | アングル6mmコレットチャックグラインダー | | |

普通鋼はもちろんステンレス鋼、非鉄金属と幅広く使用できます。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工などの加工後に残る傷・バリの除去に適します。

※ディスクパッドは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.