



品番：EA819MJ-32

品名：50mm/# 60 研磨ディスク

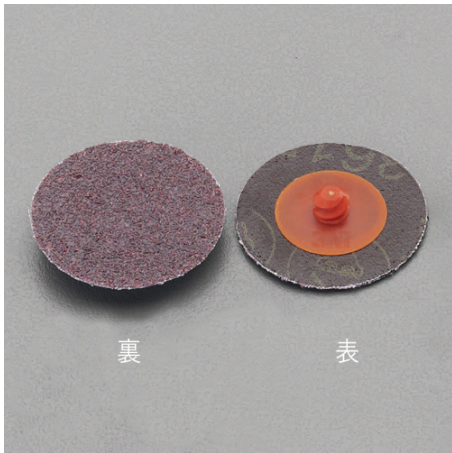

販売価格	150円(税抜) / 165円(税込)		
カタログ価格	150円(税抜) / 165円(税込)		
在庫数	最新在庫: 150 (2026/04/09 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0966ページ		

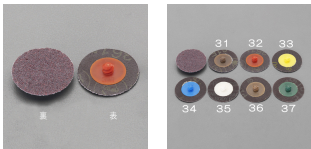

#### 仕様

メーカー	3M	型番	361FRD 60
商品名	ロロック	粒度	#60
砥粒	酸化アルミニウム	カラー	オレンジ
直径	50mm	最大回転数	25,000rpm
適応ツール	アングル6mmコレットチャックグラインダー		

普通鋼はもちろんステンレス鋼、非鉄金属と幅広く使用できます。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工などの加工後に残る傷・バリの除去に適します。

※ディスクパッドは別売りです。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.