
品番: EA819MJ-34

品名:50mm/#100 研磨ディスク

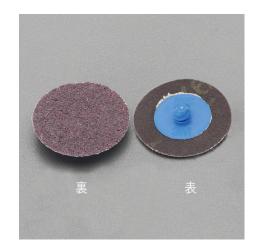

販売価格	160円(税抜)/176円(税込)				
カタログ価 格	160円(税抜)/176円(税込)				
在庫数	最新在庫: 157 (2025/11/26 10:28現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログ ページ	1004ページ				





仕様

メーカー	ЗМ	型番	361FRD 100
商品名	ロロック	粒度	#100
砥粒	酸化アルミニウム	カラー	青
直径	50mm	最大回転数	25, 000rpm
適応ツール	アングル6mmコレットチャックグライン ダー		

普通鋼はもちろんステンレス鋼、非鉄金属と幅広く使用できます。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工などの加工後に残る傷・バリの除去に適します。

※ディスクパッドは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.