



品番：EA819MJ-45

品名：50mm/#120 研磨ディスク

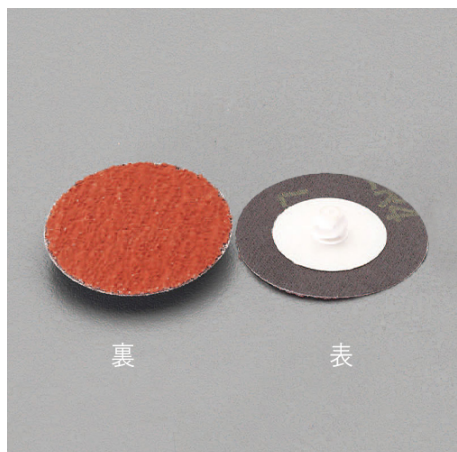

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 160円(税抜) / 176円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 160円(税抜) / 176円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/09 00:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0966ページ                      |      |   |

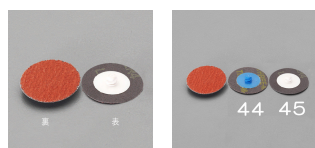

#### 仕様


|      |         |       |            |
|------|---------|-------|------------|
| メーカー | 3M      | 型番    | 977FRD 120 |
| 商品名  | ロロック    | 粒度    | #120       |
| 砥粒   | セラミック砥粒 | カラー   | 白          |
| 直径   | 50mm    | 最大回転数 | 25,000rpm  |

ステンレス鋼・チタン等の難削材の研磨に適しています。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

※ディスクパッドは別売りです。

#### 代替品

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | 品番 EA819MJ-35<br>コメント 50mm/#120 |
|--|---------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.