


品番 : EA819MJ-51

品名 : 50mm/# 80 研磨ディスク

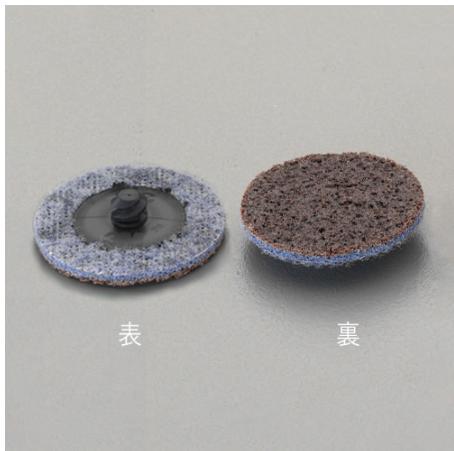

販売価格	420円(税抜)／462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜)／462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 75 (2026/02/16 15:58現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0966ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	ROLOC MC XCS 2IN
シリーズ	スコッチ・ブライ特	商品名	ロロック
用途	・塗膜、酸化被膜剥離 ・目消し、バリ取り、ヘアライン仕上げ、 サビの除去に	粒度	#80
砥粒	酸化アルミニウム	カラー	こげ茶
直径	50mm	最大回転数	25,000rpm
適応ツール	アングル6mmコレットチャックグラインダー		

下地を彫り込むこと無く、表面を効率的に研磨できます。

不織布タイプのため研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。

被研磨物の形状によくなじみ、なめらかな仕上がりが得られます。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

※ディスクパッドは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

