



品番：EA819MJ-61

品名：50mm/# 50 研磨ディスク

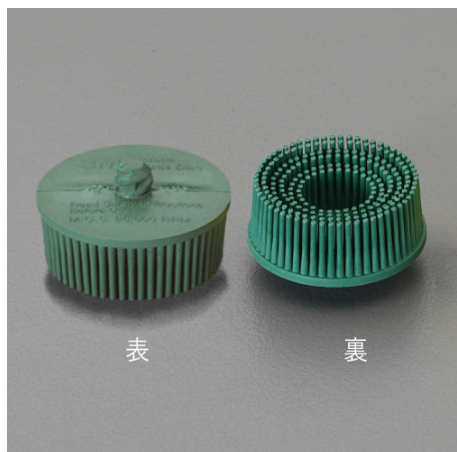

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/06/23 11:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0966ページ | | |

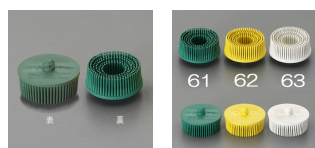

仕様

| | | | |
|-------|-----------|-----|------------------|
| メーカー | 3M | 型番 | ROLOC BR 50 2IN |
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 商品名 | ロロック |
| 粒度 | #50 | 砥粒 | セラミック砥粒、酸化アルミニウム |
| カラー | 緑 | 直径 | 50mm |
| 最大回転数 | 25,000rpm | | |

砥粒を配合した一体成形の特殊樹脂研磨ブラシです。

適度のなじみ性を持ち、目づまりすることなく使い終わりまで安定した研磨能力を発揮します。

ワイヤーブラシのように作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

※ディスクパッドは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.