


品番：EA819RB-8

品名：8 x64mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター

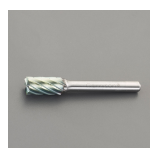

販売価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
カタログ価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/01 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



GARVON	
超硬エンドミル	
品名	EA819RB-8
規格	8x19x64mm 6mm軸
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
軸径	6.0mm
刃径	8.0mm
刃長	19.0mm
全長	64.0mm
軸径公差	±0.015mm
刃径公差	±0.015mm
刃長公差	±0.05mm
全長公差	±0.10mm
軸径公差	±0.015mm
刃径公差	±0.015mm
刃長公差	±0.05mm
全長公差	±0.10mm

AR

仕様

刃径×刃長×全長	8×19×64mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円柱型(エンド刃付きタイプ)			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.