


品番 : EA819VG-8

品名 : 8x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

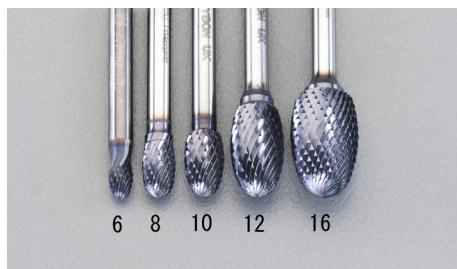

販売価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
カタログ価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 09:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0934ページ		



径	長さ	軸径	刃径	刃長	全長
6	13	6	6	13	58
8	13	6	8	13	58
10	13	6	10	13	58
12	13	6	12	13	58
16	13	6	16	13	58



仕様

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	8×13×58mm
材質	タングステンカーバイド、TiAlNコーティング	適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)			
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)は切削性が高く、耐熱性にも優れます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.