


品番：EA819VL-4

品名：10x19x169mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

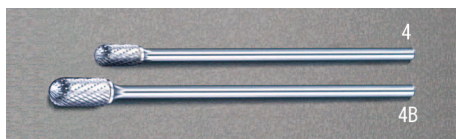

販売価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
カタログ価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 13:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



品番	EA819VL-4
品名	10x19x169mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
軸径	6mm
刃径	10mm
刃長	19mm
全長	169mm
材質	タングステンカーバイド、TiAlNコーティング
適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼



仕様

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	10×19×169mm
材質	タングステンカーバイド、TiAlNコーティング	適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼

多目的タイプで鋭い研削力で作業もスムーズ耐熱性にも優れます。

d-カット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な形状です。切削性が高く美しい仕上げ面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.