 



品番：EA819XP

品名：5本組 超硬カッター(3mm軸)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 23:28現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0917ページ		

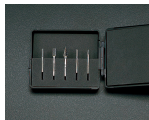

仕様

<セット内容>	5本組セット EA819CE-3(φ3×13mm) EA819CE-6(φ6×13mm) EA819CF-6(φ6×13mm) EA819CG-3(φ3×13mm) EA819CH-3(φ3×8mm) ×各1本 プラスチックケース入り	材質	タングステンカーバイト
軸径	3mm	総重量	91g
適合材質	銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム	目安の回転数	プラスチック:30000~90000rpm 鋳鉄、銅:45000~90000rpm ステンレス、チタニウム: 60000~90000rpm

切削物に対して最適な回転数に調整する必要があります。

dカット(ダブル/ダイヤモンド)

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.