

品番：EA820-25

品名：25mm 振動用コアドリル



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクより径が大きい
- 樹脂シャンクでよりサイズが安定
- シャンク磨耗が軽減し、寿命が伸びる
- カッター交換に便利

カッター交換時

- 1 裏いね
- 2 留す
- 3 ロックする

センタードリル交換時

 

- 1 芯を下げる
- 2 留す
- 3 引はく

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

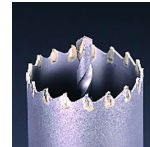

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW25
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	25mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	10mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.