

品番：EA820-25

品名：25mm 振動用コアドリル



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 08:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 従来のシャンクで交換し、
- 両リブシャンクでサイズ変更可能なので便利、
- シャンク磨耗が軽減し、
- カッター磨耗に優れる。

カッター交換時

1 裏いね 2 両リブ 3 ロックする

カッター着脱時

1 ねじ下げる 2 両リブ 3 引抜く

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

(注) 両リブはワンタッチ着脱できません。

ロック

両リブ

 

ワンタッチ着脱

引抜



(刃先形状)

電動工具の打撃力、回転力を有効に伝える刃先形状をもちます。

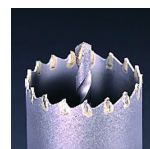

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW25
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	25mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	10mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.