

品番：EA820-32

品名：32mm 振動用コアドリル



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 12:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクで交換し、
- 両シヤンクでサイズ変更可能なので便利。
- シヤンク磨耗が軽減し、
- カッター磨耗に優れる。

カッター交換時

1 裏いね 2 留す 3 ロックする

カッター磨耗時

1 引下げる 2 留す 3 引はく

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ロック (時計回り)


引下げる (時計回り)

引はく (時計回り)

ロック (逆時計回り)

引下げる (逆時計回り)

引はく (逆時計回り)

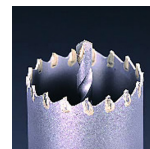

(刃先形状)
電動工具の打撃力、回転力を有効に効率的な刃先角度をもっています。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW32
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	32mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	10mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.