

品番：EA820-38

品名：38mm 振動用コアドリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 08:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0953ページ | | |



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクより径が大きい
- 樹脂シャンクでサイズ変更が容易
- シャンク磨耗が軽減
- カッター調整に便利

カッター交換時

- 1 裏いね
- 2 留す
- 3 ロックする

カッター調整時


- 1 ねじ下げる
- 2 留す
- 3 引上げる

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ロック (時計回り)

引上げる (時計回り)

引下げる (逆時計回り)

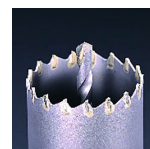

(刃先形状)

電動工具の打撃力、回転力を有効に伝える刃先形状をもちます。

仕様

| | | | |
|---------|-----------------|--------|------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW38 |
| 用途 | ブロック、モルタル等の穴あけに | 刃先外径 | 38mm |
| 有効長 | 130mm | シャンク形状 | ストレートシャンク |
| チャックサイズ | 10mm | 適応機種 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル |

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.