

品番：EA820-38

品名：38mm 振動用コアドリル



販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/04 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0990ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクとは異なり、
- 樹脂シャンクでサイズ変更が容易なため、
- シャンク磨耗が軽減し、
- カッター調整に便利です。

カッターの交換

- 1 裏い込む
- 2 留す
- 3 ロックする

カッターの取り付け

 

- 1 芯を下げる
- 2 留す
- 3 引込める

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ロック

リリース

リリース

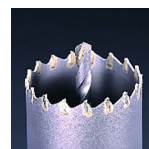

## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	38mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	10mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.