

品番：EA820-45

品名：45mm 振動用コアドリル



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 08:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 従来のワンタッチ着脱
- 樹脂シャンクでサイズ変更が容易
- シャンク磨耗が軽減
- カッター調整に便利

カッター交換時

- 1 裏いね
- 2 留す
- 3 ロックする

カッター調整時

 

- 1 ねじ下げる
- 2 留す
- 3 引上げる

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ロータリー (時計回り)

ドリル (時計回り)

ドリル (逆時計回り)

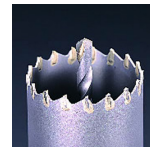

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW45
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	45mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	10mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.