

品番：EA820-50

品名：50mm 振動用コアドリル



販売価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクより径が大きい
- 樹脂シャンクでサイズ変更が容易
- シャンク磨耗が軽減
- カッター交換に便利

カッター交換時

1 裏いれ 2 留め 3 ロックする


カッター交換時

1 引下げる 2 留め 3 引はく

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ロック (時計回り)

ロック解除 (逆時計回り)

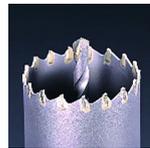

(刃先形状)

電動工具の打撃力、回転力を有効に伝える刃先形状をもちます。

### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW50
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	50mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク  
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.