

品番：EA820-50

品名：50mm 振動用コアドリル



販売価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクで取替し
- 古いシャンクで新しいサイズを使用可能なので取替し
- シャンク磨耗が軽減し
- カッター磨耗に遅れる。

カッター交換時

1 古い刃を 2 取り出す 3 ロックする

 

センタードリル交換時

1 刃を下げる 2 取り出す 3 刃を戻す

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

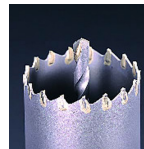

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW50
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	50mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

- ・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
- ・センタードリルはワンタッチ着脱
- 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
- 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.