

品番：EA820-65

品名：65mm 振動用コアドリル



販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 08:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクで取替し
- 筒状シャンクで取替サイズ使用可能なので取替し
- シャンク磨耗が軽減し
- カッター調整に便利です。

カッター交換時

1 抜い込む 2 留す 3 ロックする

センタードリル交換時

 

1 抜く 2 留す 3 ロック解除

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

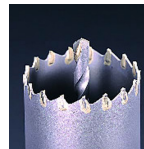

### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW65
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	65mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

- ・ポリクリックシャンク  
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
- ・センタードリルはワンタッチ着脱
- 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
- 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.