

品番：EA820AA-38

品名：38mm 振動用コアドリル [SDS]

 



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 08:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャंकとは?)

- 簡単ワンタッチで着脱。
- 同じシャंकでさまざまな径のドリルが使用可能。
- シャंकが滑りやすい。
- カッターが簡単に着脱可能。

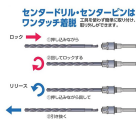

### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	38mm
有効長	130mm	シャंक形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャंक  
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.