

品番：EA820AA-45

品名：45mm 振動用コアドリル [SDS]

 




販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 08:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャंकとは?)

- 最新シャंकで標準。
- 同じシャंकで多サイズが使用可能(交換容易)。
- シャंक衝撃が軽い。
- カッター簡単に着脱。

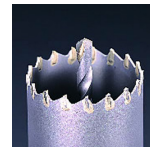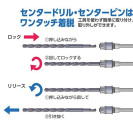

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW45R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	45mm
有効長	130mm	シャंक形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャंक
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.