

品番 : EA820AA-50

品名 : 50mm 振動用コアドリル [SDS]




販売価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/01/24 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- ・起着ワンタッチで簡単。
- ・同じシャンクで多サイズ使用可能なため経済的。
- ・シャンク重量が軽い。
- ・カッター硬度に優れる。

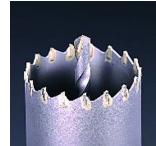

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW50R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	50mm
有効長	130mm	シャンク形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		
<p>・ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!</p>			
<p>・センタードリルはワンタッチ着脱</p>			
<p>振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。</p>			
<p>被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.