

品番：EA820AA-60

品名：60mm 振動用コアドリル [SDS]



販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャフトとは?)

- 簡単ワンタッチで着脱。
- 同じシャフトで色々なサイズの切削芯を取り付け可能。
- シャフトの交換が容易。
- カッターの破損に優れる。



 

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱  
（着脱のやりかたは別冊「取組手順書」を参照してください。）

ロータリー  
（時計回り）

センタードリル

ロータリー  
（逆時計回り）

センタードリル

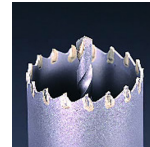

## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW60R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	60mm
有効長	130mm	シャフト形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャフト  
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.