

品番：EA820AA-70

品名：70mm 振動用コアドリル [SDS]

 



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,100円(税抜) / 21,010円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,100円(税抜) / 21,010円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 08:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0953ページ | | |



(ポリクリックシャンクとは?)

- 最新シャンクで標準。
- 同じシャンクでもサイズが異なる製品が存在する。
- シャンク変換が難しい。
- カッター簡単に壊れる。

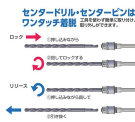

仕様

| | | | |
|------|------------------|--------|---------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW70R |
| 用途 | ブロック、モルタル等の穴あけに | 刃先外径 | 70mm |
| 有効長 | 130mm | シャンク形状 | SDSプラス |
| 適応機種 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル | | |

・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.