


品番：EA822A-53

品名：53mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)

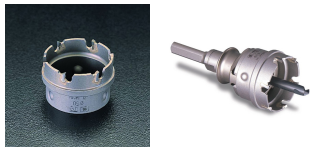

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,380円(税抜) / 8,118円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,380円(税抜) / 8,118円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 08:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0948ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PC378053C |
| 用途 | 金属やステンレスなどの被削材への穴あけに | 刃先外径 | 53mm |
| 有効長 | 4mm | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください) |

シャンク、センタードリルは別売です。

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上!

厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。


高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。

安産性を考えた切り込み量設定方式。

切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。

※シャンク・センタードリルは下部『その他関連』を参照ください。

代替品

| | | |
|--|------|--------------|
|  | 品番 | EA823M-53 |
| | コメント | 53mm 軸付ホールソー |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.