


品番 : EA823JA-25

品名 : 25mm バイメタルホールソー(六角軸)

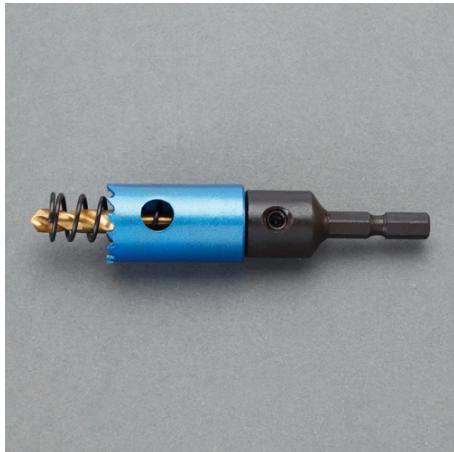

販売価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
カタログ価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0945ページ		



仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	JSS-25
サイズ	25mm	有効長	20mm
六角シャンク	6.35mm	適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル 振動ドリル(回転モード)
適合材	ステンレス(1mm以下) 薄鉄板(3mm以下) アルミ板(3mm以下) 合成樹脂板 合成 塩ビ板 石膏ボード		
インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー			
貫通作業が可能なツバなしタイプ			
チタンコーティングセンタードリル採用で長寿命			
抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

