
 


品番 : EA823LX-68A

品名 : 68mm 軸付ホールソー[LENOX]

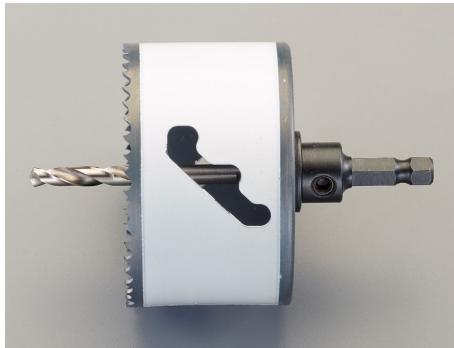

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,080円(税抜) / 5,588円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,080円(税抜) / 5,588円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/14 21:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0982ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-------------|------------------------------|
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 5121035 |
| 六角シャンク | 9.5mm(3/8") | サイズ | 68mm |
| 有効長 | 44mm | 全長 | 125mm |
| 刃長 | 52mm | 材質 | 刃先:M42コバルトハイス 胴部:特殊スプリング鋼 |
| 用途 | ステンレス:0.8~2.0mm厚 鉄:0.8~5.0mm厚 木材:~38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。 | 交換用パイロットドリル | EA823LX-1 |

部品提供はパイロットドリルのみとなります。

インパクト軸には対応していません。

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。

耐久性があり切削が早く万能

高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。

高トルクによるダメージを抑えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.