
 


品番 : EA823M-34

品名 : 34mm 超硬付ホールソー

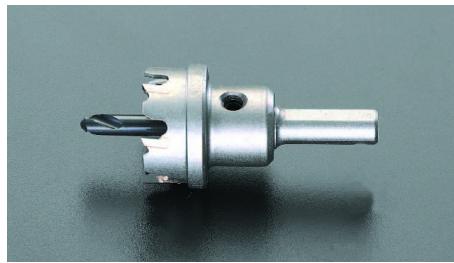

販売価格	6,720円(税抜) / 7,392円(税込)		
カタログ価格	6,720円(税抜) / 7,392円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0949ページ		



## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278034
商品名	ホールソー-278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径	34mm	有効長	4mm
シャンク径	10mm	刃数	6枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)

ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.