


品番：EA823MC-34

品名：34mm 超硬付パイプ用ホールソー

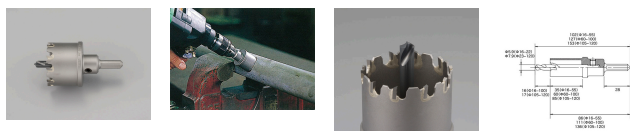

販売価格	9,140円(税抜) / 10,054円(税込)		
カタログ価格	9,140円(税抜) / 10,054円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278P034
商品名	ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
刃先径	34mm	有効長	4mm
全長	86mm	ふところ深さ	35mm
シャンク径	10mm	刃数	6枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、銅管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能

※平板の場合は、板厚4mmまでです。

※被削材は、確実に固定してください。

代替品

	品番	EA823LX-35A
	コメント	軸付ハイメタルソー 35mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

